


Variante A
Schaltschrankaufbau
SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER SUPPLIES\6EP1931-2FC21_2D.ema

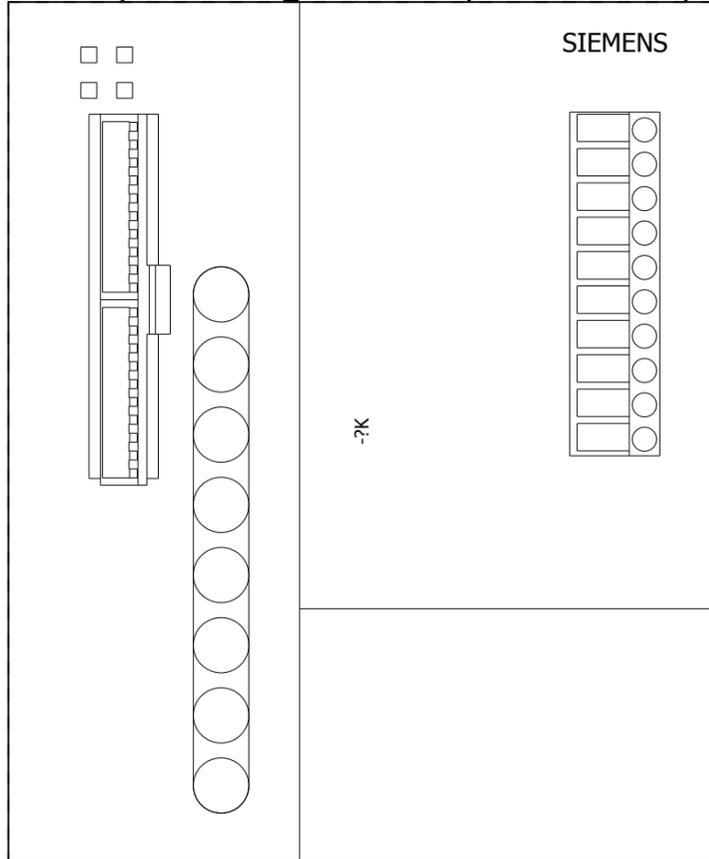

SIEMENS AG


6EP1931-2FC21

FORMAT / SIZE: ISO DIN A3 QUER H420mmxB297mm
RASTER 4,00 mm

Variante A

Allpolig

SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER_SUPPLIES\6EP1931-2FC21_2D.ema

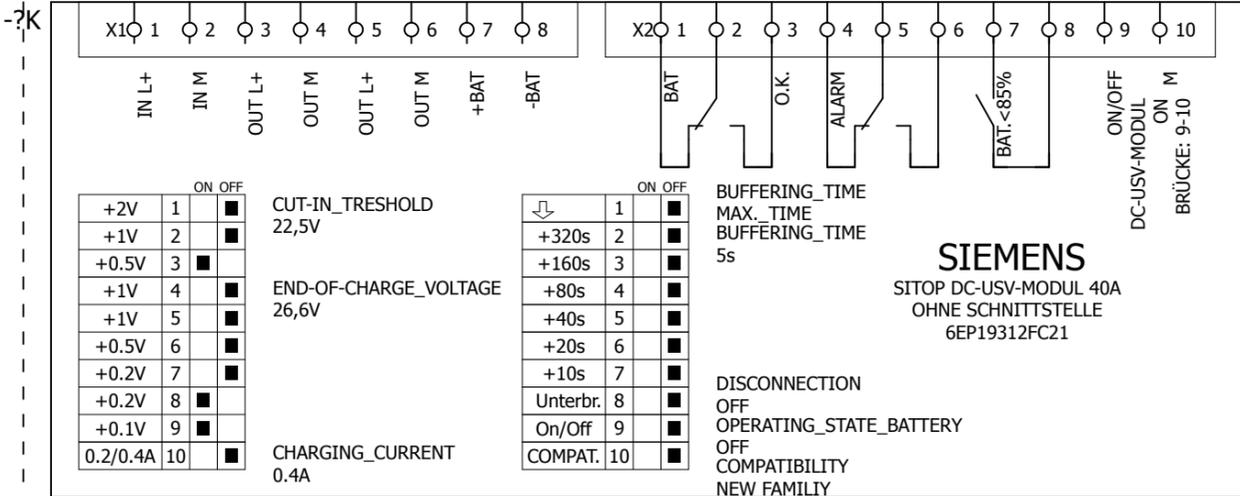

SIEMENS AG

6EP1931-2FC21_UWD_IEC

FORMAT / SIZE: ISO DIN A3 QUER H420mmxB297mm
RASTER 4,00 mm

==SIEMENS=AUTOMATION_TECHNOLOGY++POWER
SUPPLIES+6EP1931-2FC21_2D>MASTER 109 // USV
#109.4-?K

Eigenschaften

Artikeleigenschaften

Artikel: SIE.6EP1931-2FC21

Bestellnummer	6EP19312FC21
Bezeichnung 1	SITOP DC-USV-MODUL 40A
Bezeichnung 2	OHNE SCHNITTSTELLE
Beschreibung	SITOP DC-USV-MODUL 24 V/40 A UNTERBRECHUNG SFREIE STROMVERSORGUNG OHNE SCHNITTSTELL E EINGANG: DC 24 V/43 A AUSGANG: DC 24 V/40 A
Breite	102,00 mm
Höhe	125,00 mm
Tiefe	133,50 mm
Gewicht	1,10 kg
Artikel/Technische Kenngrößen	In: DC 24 V/43 A Out: DC 24 V/40 A
Artikel/Menge/Verpackung	1,00
Artikel/Strichcode-Nummer	4025515151227
Artikel/Externes Dokument 1	6EP19312FC21_de
Artikel/Externes Dokument 2	6EP19312FC21_en
Artikel/Externes Dokument 4	https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1931-2FC21
Artikel/Externes Dokument 5	https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1931-2FC21
Artikel/Externes Dokument 6	https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1931-2FC21
Artikel/Externes Dokument 7	https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1931-2FC21