


Variante A
Schaltschrankaufbau
SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER SUPPLIES\6EP1933-2ECx1_2D_ema

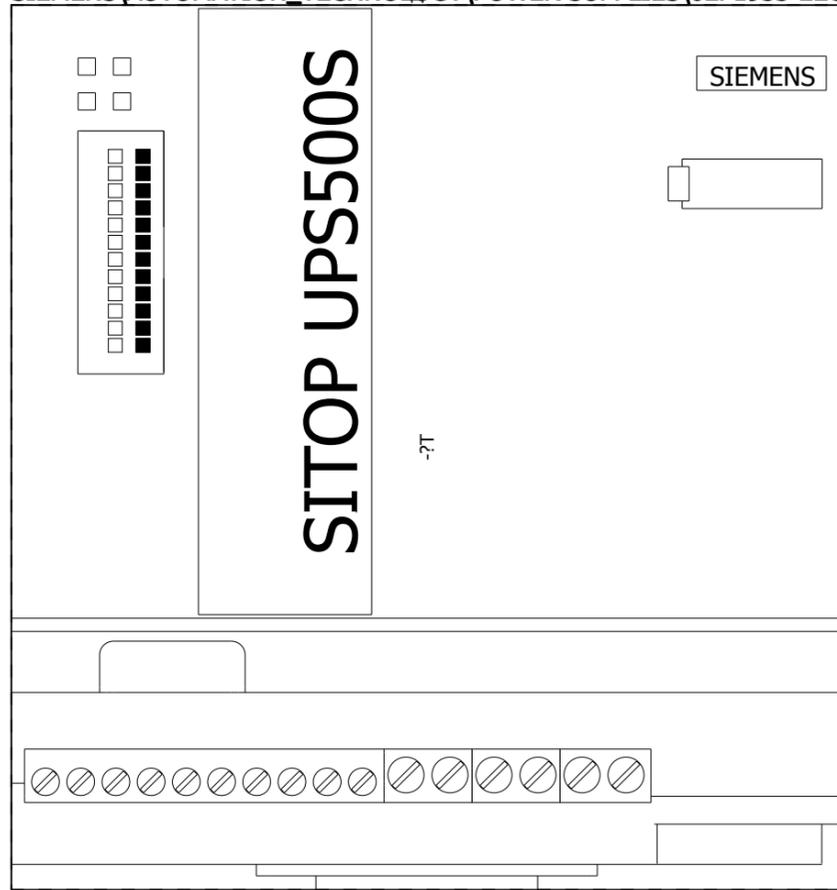


SIEMENS AG

6EP1933-2ECx1

FORMAT / SIZE: ISO DIN A3 QUER H420mmxB297mm
RASTER 4,00 mm


Variante A
Allpolig

SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER SUPPLIES\6EP1933-2ECx1_2D_ema

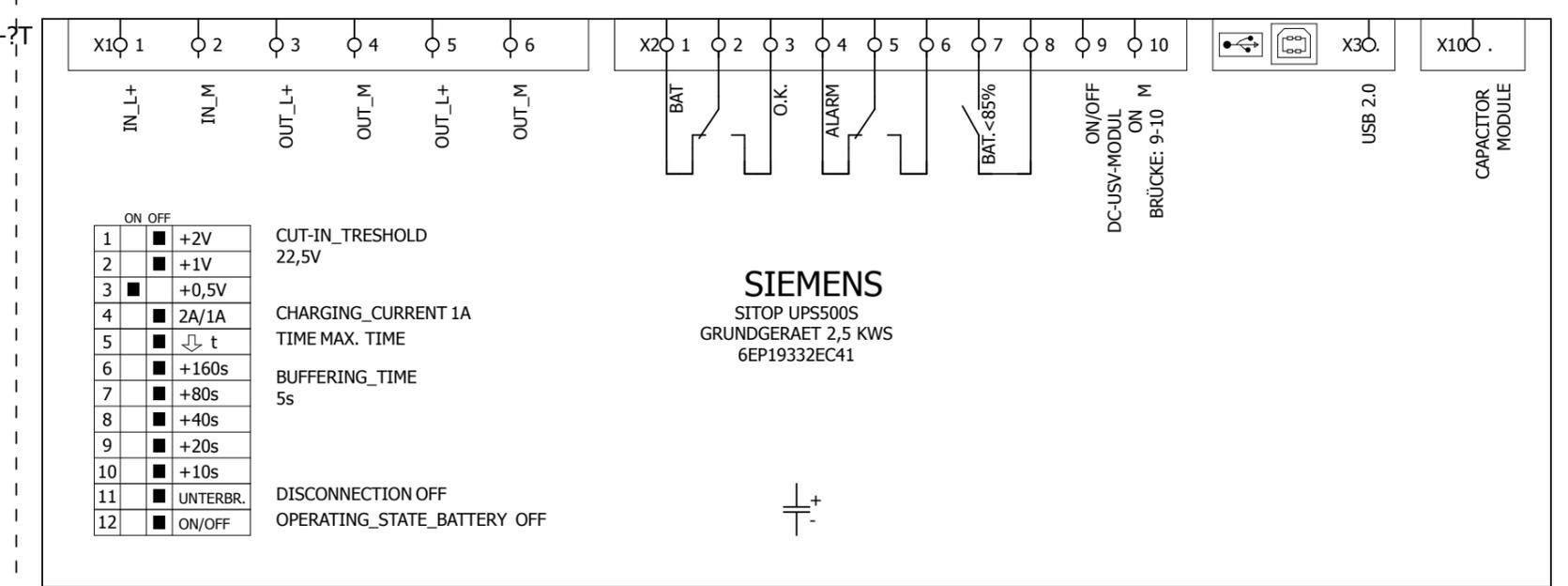

Variante A
Einpilig

SIEMENS\AUTOMATION_TECHNOLOGY\POWER_SUPPLIES\6EP1933-2ECx1_2D_.ema

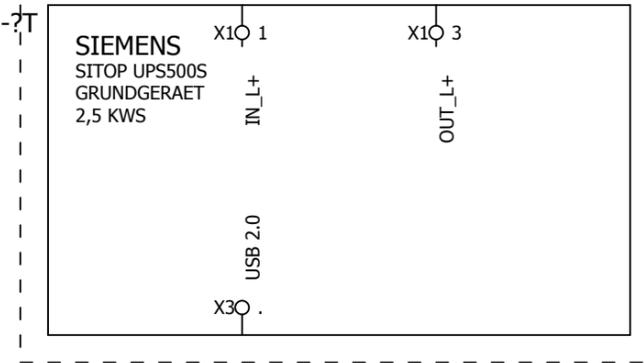

==SIEMENS=AUTOMATION_TECHNOLOGY++POWER SUPPLIES+6EP1933-2ECx1_2D_>MASTER 111// SITOP USV (UPS500S)#111.1-?T

Eigenschaften

Artikeleigenschaften

Artikel: SIE.6EP1933-2EC41

| | |
|-------------------------------|--|
| Bestellnummer | 6EP19332EC41 |
| Bezeichnung 1 | SITOP UPS500S |
| Bezeichnung 2 | GRUNDGERAET 2,5 KWS |
| Beschreibung | SITOP UPS500S WARTUNGSFREIE UNTERBRECHUNGSGEFREIE STROMVERSORGUNG MIT USB-SCHNITTSTELLE GRUNDGERAET 2,5 KWS EINGANG: DC 24 V A USGANG: DC 24 V/15 A SCHUTZART IP20 |
| Breite | 120,00 mm |
| Höhe | 128,70 mm |
| Tiefe | 126,00 mm |
| Gewicht | 1,00 kg |
| Artikel/Technische Kenngrößen | In: DC 24 V Out: DC 24 V/15 A SCHUTZART IP20 |
| Artikel/Menge/Verpackung | 1,00 |
| Artikel/Strichcode-Nummer | 4025515152392 |
| Artikel/Externes Dokument 1 | 6EP19332EC41_de |
| Artikel/Externes Dokument 2 | 6EP19332EC41_en |
| Artikel/Externes Dokument 4 | https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1933-2EC41 |
| Artikel/Externes Dokument 5 | https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1933-2EC41 |
| Artikel/Externes Dokument 6 | https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1933-2EC41 |
| Artikel/Externes Dokument 7 | https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1933-2EC41 |

Artikel: SIE.6EP1933-2EC51

| | |
|-------------------------------|--|
| Bestellnummer | 6EP19332EC51 |
| Bezeichnung 1 | SITOP UPS500S |
| Bezeichnung 2 | GRUNDGERAET 5 KWS |
| Beschreibung | SITOP UPS500S WARTUNGSFREIE UNTERBRECHUNGSGEFREIE STROMVERSORGUNG MIT USB-SCHNITTSTELLE GRUNDGERAET 5 KWS EINGANG: DC 24 V A USGANG: DC 24 V/15 A SCHUTZART IP20 |
| Breite | 120,00 mm |
| Höhe | 128,70 mm |
| Tiefe | 126,00 mm |
| Gewicht | 1,20 kg |
| Artikel/Technische Kenngrößen | In: DC 24 V Out: DC 24 V/15 A SCHUTZART IP20 |
| Artikel/Menge/Verpackung | 1,00 |
| Artikel/Strichcode-Nummer | 4025515152491 |
| Artikel/Externes Dokument 1 | 6EP19332EC51_de |
| Artikel/Externes Dokument 2 | 6EP19332EC51_en |
| Artikel/Externes Dokument 4 | https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6EP1933-2EC51 |
| Artikel/Externes Dokument 5 | https://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6EP1933-2EC51 |

==SIEMENS=AUTOMATION_TECHNOLOGY++POWER
SUPPLIES+6EP1933-2ECx1_2D_>MASTER 111// SIT
OP USV (UPS500S)#111.1-?T

Artikel/Externes Dokument 6

<https://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/6EP1933-2EC51>

Artikel/Externes Dokument 7

<https://support.automation.siemens.com/WW/view/es/6EP1933-2EC51>